

Nexura

FVXG-K



nexura



Најдоброто од двата света обединети во стилски начин. Без компромис, едноставно совршена удобност зракејќи го вашиот дом.



› Уникатниот зрачен преден панел ви дава удобна и природна топлина на студените денови.



› Нуди максимална флексибилност: Може да се инсталира вграден, на сидот или стоечки.



› Воздухот се дистрибуира во звукот на шепотење, нема дури ни да ја забележете.

› Елегантниот дизајн го прави атрактивен дел од вашиот дом.


NEXURA

ПАРАПЕТНА ЕДИНИЦА


Енергетска ефикасност до

A++


Најдоброто од двата света обединети во стилски начин. Без компромис, едноставно совршена удобност зракејќи го вашиот дом.

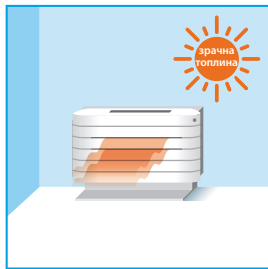


Уникатно чувство на вградениот топлотен радијатор.

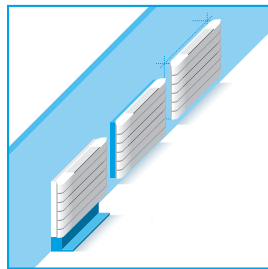

Инсталирајте како сакате! На сид, вграден или стоечка.

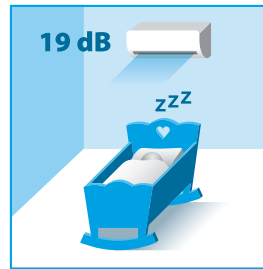

Толку тивка што нема да го слушнете. Слатки сонети и добра ноќ.

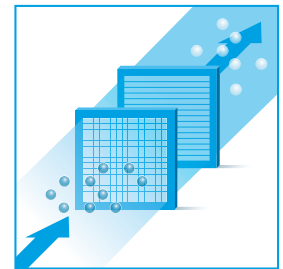

Кажете им збогум на бактерии, вируси и мириси. Кажете здраво на чистиот воздух.

Податоци за ефикасност		FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Капацитет на ладење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Капацитет на греење	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Сезонска ефикасност (според EN14825)	Ладење	Ознака за енергија	A++		
		Pdesign	2,50	3,50	5,00
		SEER	6,53	6,48	5,41
	Греење (Просечна клима)	Годишна потрошувачка на енергија	134	189	324
		Ознака за енергија	A+		
		Pdesign	2,80	3,10	4,60
		SCOP	4,65	4,00	4,18
		Годишна потрошувачка на енергија	842	1.087	1.543

Внатрешна единица		FVXG	25K	35K	50K
Кукиште	Боја	Fresh white (6.5Y 9.5/0.5)			
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	600x950x215		
Ниво на притисок	Ладење	Висока/Ниска/Тивка работа	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
На звук	Греење	Висока/Ниска/Тивка работа/Radiant heat	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Надворешна единица		RXG	25L	35L	50L
Димензии	Единица	ВисинаxШиринаxДлабочина	550x765x285		
Оперативен опсег	Ладење	Амбиент Мин.-Макс.	10~46		
	Греење	Амбиент Мин.-Макс.	-15~18		
Поврзувања на цевките	Должина на цевки	HE - BE Макс.	20	30	
	Висинска разлика	BE - HE Макс.	15	20	
Струја - 50Hz	Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA)	A	16	20	
Разладно средство	Тип/Полнење/TCO/GWP		R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

campus 21, Europaring F12/402, A-2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin.mk

Daikin производите се дистрибуираат од:

Верзија 07/2019



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No. 03299/0
ISO 9001:2015 No. 18729/0



Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење (LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU). Проверете ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата содржина е авторско право на Daikin Europe N.V.

DACE FVXG-K Single Sheet 2019-2020 | Daikin го задржува правото на печатни грешки и промени во моделот